




G3561LAN

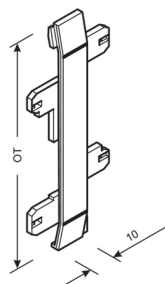

Plastron modulaire intermédiaire

Fiche produit

Architecture

Mode de fixation clipsé

Fonctions

Chevauchement oui

Modèle

Type appareillage (plastron) sonstige

Porte, couvercle

Montage du couvercle Intérieur

Largeur du couvercle 80 mm

Forme du couvercle pour goulotte/colonne d'installation Lisse

Matières

Couleur aluminium

Matière PC-ABS

Groupe de matériau plastique

Type de traitement de surface laqué

Dimensions

Longueur 10 mm

Accessoires inclus

Étiquetés, avec champ d'étiquetage non

Équipement

Avec film de protection oui

Standards

Directive européenne RoHS conformité volontaire

Sécurité

Sans halogène oui

Température

Température ambiante -30...90 °C